


品番：EA905ME-130A

品名：1.045-1.445m 足場(手がかり棒+感知ロッド付)

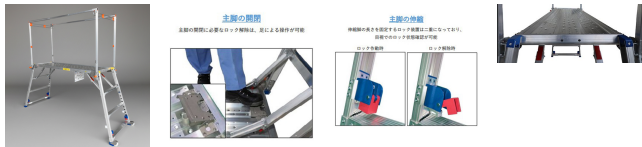

販売価格	183,300円(税抜) / 201,630円(税込)		
カタログ価格	183,300円(税抜) / 201,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/28 04:41現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1775ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

脚踏み機構により、主脚開閉が簡単になり作業性の向上。
四方を囲む感知ロッドにより転落の予防が可能。


仕様

メーカー	アルインコ(ALINCO)	型番	CSJ15TRU
天板高さ(m)	1.045~1.445	段数	4
重量(kg)	23.9	天板サイズ(W)×(D) mm	500×1530
折りたたみサイズ(W)× (D)×(H)mm	819×1592×268	設置寸法(W)×(D)mm	757~843×2314~2545
最大使用荷重	150kg	踏ざん幅	55mm
仮設工業会認定品			
アルミ合金製			
各伸縮脚は25mmピッチで調整可能			
天板端部を囲む突起を追加することにより、踏み外しによる事故を防止し、安全性の向上化。			
四方を囲む感知ロッド: 感知ロッドにより転落の予防が可能。手がかり棒に装備することにより、設置収納が簡単。			

脚の開閉ロック解除は足での操作が可能

伸縮脚の固定ロック装置は目視でロック状態を確認可能

代替品

	<p>品番 EA905DF-33</p> <p>コメント 取手・セーフティガード・キャスター付/4段</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.