


品番：EA905MG-70

品名：1.9m ブリッジ(アルミ製/セーフペロタイプ /2枚)

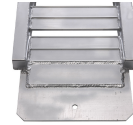

販売価格	92,500円(税抜) / 101,750円(税込)		
カタログ価格	92,500円(税抜) / 101,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 15:25現在)		
商品入数	2	販売単位	St
カタログページ	1776ページ		



### 仕様

メーカー	アルインコ(ALINCO)	型番	GP-190-30-0.5SK
最大積載荷重(セット)	0.5t	全長	1.9m
有効幅	300mm	幅	344mm
全高	121mm	フレーム高さ	60mm
ペロ寸法	100mm	重量	8kg/1本
入数	2本		

アルミ合金製

ゴムシュー・鉄シュー兼用

フック形状がフラットなタイプ(セーフペロ)です。

ブリッジ長さは荷台高さの2.8倍以上でご使用ください。

お手持ちの建機・農機のシューおよびタイヤ幅が有効幅マイナス50mm以下であることをご確認いただき選定してください。

#### ●セーフペロタイプ●

トラックに受け金具がない場合に使用します。

セーフペロの折れ曲がり部まで荷台に掛けた後、セーフペロの穴にあわせて運搬車の荷台に穴を開け、付属のストッパーを通してご使用ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.