


品番：EA905PB-5

品名：6.37m 移動式高所作業台(幅狭/アルミ合金製)

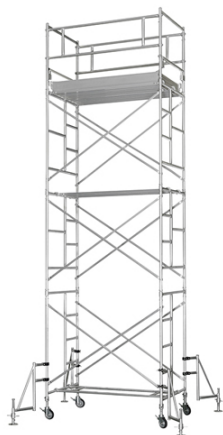

販売価格	1,060,000円(税抜) / 1,166,000円(税込)		
カタログ価格	1,060,000円(税抜) / 1,166,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 15:22現在)		
商品入数	1	販売単位	式
カタログページ			



こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	ピカコーポレイション(PiCa)	型番	ARA-3NHD
段数	3段セット	天板高さ	5.07~5.30m
重量	144kg	最大使用荷重	200kg
わく寸法(支柱中心)	1830×1070mm	作業床サイズ	1650×910mm
全高	6.14~6.37m	支柱径	φ42.7mm
キャスター	φ150mmゴム製キャスター(ストップパー付き)		

アルミ合金製

アウトリガー付き

組立式

室内外兼用

鋼製よりも非常に軽量で、組立が安全かつスムーズに行えます。

手すりわくの中棧が倒れるので、スムーズに作業床に乗り込めます。

各部材をコンパクトに収納でき、ハイエースに積載可能

※特別教育が必要です※

労働安全衛生法により、製品の仕様や組立・解体に際し、特別教育が必要な製品です。

※作業主任者の立会いが必要です※

労働安全衛生法により、作業床高さが5m以上の移動式足場で組立・解体時に組立作業主任者が必要な製品です。

※講習、資格取得に関しては各所轄の労働基準監督署までお問合せください。

【ご注意ください】

本製品は大型品です。複数個口での納入となるため製品の性質上、運搬時に箱の破れなどが発生する場合がございますが、予めご了承ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.