


品番：EA920AY-1A

品名：1.0L 錆転換剤

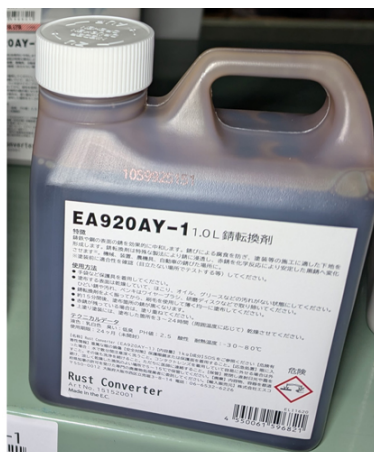

販売価格	8,770円(税抜) / 9,647円(税込)		
カタログ価格	8,770円(税抜) / 9,647円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/24 16:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



工場や農業機械、自動車など錆びやすい機器の塗料の下塗り防錆剤に最適です

仕様

商品名	Rust Converter	内容量	1kg
カラー	黒	保管温度	5~15℃
PH値	2.5(酸性)	耐熱温度範囲	-30~80℃
用途	機械や装置、農業機械、自動車などに	注意	涼しく乾燥した換気の良い場所に保管してください。

錆びた鉄や鋼の表面の錆を中和します。

腐食を防ぎ、屋内・屋外どちらの使用にも適しています。

錆を黒色層に変えることで半永久的にコーティングされ、腐食防止塗料の下塗り剤として使用できます。

耐腐食性、耐候性、耐紫外線性に優れ、溶剤に対する耐性にも優れています。

錆転換剤には重金属や鉍酸は含まれておらず、無臭です。

シリコンフリー

反応時間後、製品はきれいな水とスポンジまたは柔らかいブラシで除去してください。(錆転換プロセス中に形成された残留物を除去するため)

金属の炭素含有量に応じて、処理された表面は青みがかった色、茶色がかった色、または黒色に変化します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.