

品番：EA920SD-6A

品名：50g フッ素グリース




販売価格	4,530円(税抜) / 4,983円(税込)		
カタログ価格	4,530円(税抜) / 4,983円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/09/25 10:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



グリースの粘度(ちょう度)は一般にNLGI規格で表示されます。
※潤滑油とは区別してください。

NLGI No.	材料の粘度	状態
000	400~475	流動性
00	400~430	+
0	305~385	最も軽い
1	310~340	やや軽い
2	265~295	標準
3	220~250	やや重い
4	175~205	重い
5	130~160	非常に重い
6	85~115	+

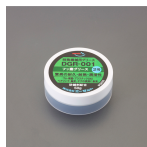

仕様

メーカー	エーゼット	型番	BG033
内容量	50g	使用温度範囲	-36℃~260℃
色	白	ちょう度	25℃ 265~295
材質	フッ素オイル		

特殊機械用

NSF H1 登録グリース

防錆剤配合

純度100%のフッ素グリースならではの驚異の耐久、耐熱、潤滑性です。

高温化でのベアリング、軸受け、ギア、摺動部の潤滑に。

プラスチック、樹脂の長期潤滑に。

また、NSF(国際衛生科学財団)が規定するH1潤滑剤(食品と偶発的に接触する可能性のある箇所で使用が認められている潤滑剤)に登録されたのグリースなので、食品加工機械などにも安心してお使いいただけます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

