



品番：EA922KD-15

品名：2.0kg 塩素系・排水管用洗剤(高粘度ジェル)

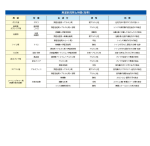

販売価格	1,160円(税抜) / 1,276円(税込)		
カタログ価格	1,160円(税抜) / 1,276円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/06/17 20:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2142ページ		

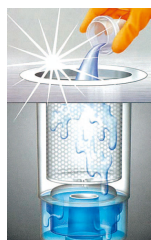

### 仕様

メーカー	花王プロフェッショナル	商品名	パイプハイター高粘度ジェル 業務用
内容量	2kg	名称	本体
入数	1個	液性	アルカリ性
成分	水酸化ナトリウム(1)、次亜塩素酸塩、界面活性剤 アルキルアミンオキシド	使用量の目安	つまりの予防・ニオイの消臭: 約80g ヌメリの除去: 約160~240g つまりの解消: 約320~400g
サイズ(W×D×H)mm	145×174×240		

高粘度ジェル塩素系漂白剤

排水パイプに付着した、油汚れ・ニオイから髪の毛・ヌメリまで溶かして落とす。

専用計量カップは EA922KD-15、-15A の本体のみについています。

※換気は必ず行ってください。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.