


品番：EA925HR-11

品名：60mm メジャーホルダー(ハンガー付/角度調整式)

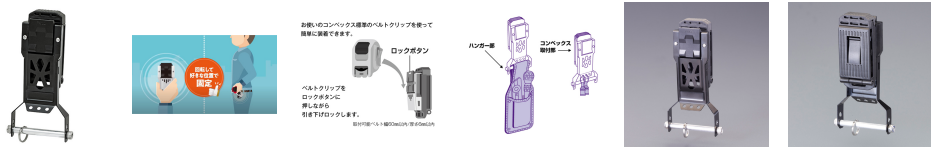

販売価格	2,580円(税抜)／2,838円(税込)		
カタログ価格	2,580円(税抜)／2,838円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2025/06/07 01:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0725ページ1570ページ		



仕様

メーカー	原度器 (PROMART)	型番	MHRHG
商品名	コンボケR・HANG	サイズ(mm)	80×37×150
ベルト通し幅	60mm	収納角度	可変式
脱着方法	レバー式	色	黒
材質	樹脂部: ジュラコン 金属部: 鉄	重量	140g
取付方法	コンベックスの標準ベルトクリップを使用しての装着(幅30mmまで対応)	取付け可能ベルト	幅60mm以内/厚さ6mm以内
付属品	・アルミハンガーパイプ1個 ・ボルト1個 ・ナット1個 ・ズレ防止パッキン		

縦にも横にも取り付けが可能です。
ベルトクリップ幅が30mmまでのメジャーで取付可能
360°、16段階で角度調整ができ、好きな位置で固定可能
作業用ベルト・フルハーネスどちらへも取付可能
ワンタッチ脱着構造

工具差し等が付けられるコンベックスホルダーです。
65mm幅工具差しハンガー付き
ハンガー部シャフトはステンレスネジの上にアルミパイプを付け、高強度と工具バッグへの摩擦軽減構造です。
緩み防止ネジ採用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.