

品番：EA928AB-180A

品名：1110-1800mm 伸縮モップハンドル[赤]



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,390円(税抜) / 3,729円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,390円(税抜) / 3,729円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/15 18:30現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | | | |



| | |
|------|-----------------------------------------------------------|
| 品番 | EA928AB-180A |
| 品名 | 1110-1800mm 伸縮モップハンドル[赤] |
| メーカー | テラモト |
| 型番 | CL-374-100-2 |
| 材質 | ヘッド:ポリプロピレン グリップ:ポリエチレン 柄:アルミパイプ ソフトグリップ:NBR、PVC |
| 全長 | 1100~1800mm |
| 重量 | 550g |



 

軽量で扱いやすいアルミ製
軽量で丈夫なアルミ製ハンドルだから、汚れやサビに強く、作業もはかどります。



手にやさしいソフトグリップ付
汗や水気によるすべりを防止します。
長時間の作業での疲労軽減に役立ちます。



扱いやすい薄型ヘッド
頭部は46mmなので、手の小さい方でもしっかり握れ、障害物との接触を最小限にとどめます。

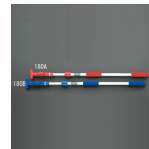

仕様

| | | | |
|------|-----------------------------------------------------------|----|--------------|
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-374-100-2 |
| 材質 | ヘッド:ポリプロピレン グリップ:ポリエチレン 柄:アルミパイプ ソフトグリップ:NBR、PVC | 色 | レッド |
| 全長 | 1100~1800mm | 重量 | 550g |

軽量で扱いやすいアルミ製
軽量で丈夫なアルミ製ハンドルだから、汚れやサビに強く、作業もはかどります。

手にやさしいソフトグリップ付き
汗や水気によるすべりを防止します。
長時間の作業での疲労軽減に役立ちます。

扱いやすい薄型ヘッド
頭部は46mmなので、手の小さい方でもしっかり握れ、障害物との接触を最小限にとどめます。

別売のヘッドは下のその他関連からお選びください。

代替品

| | |
|------|---------------|
| 品番 | EA928AB-182 |
| コメント | 変更点:入数(1本→3本) |



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.