

品番：EA928AB-450

 
品名：1500mm 水拭きモップ



販売価格	3,340円(税抜)／3,674円(税込)			
カタログ価格	3,340円(税抜)／3,674円(税込)			
在庫数	最新在庫：2（2026/03/29 04:57現在）			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ	2375ページ			



品番	EA928AB-450
品名	1500mm 水拭きモップ
メーカー	テラモト
型番	
モップサイズ	240×210mm
モップ材質	綿・ポリエステル・レーヨン
柄の太さ	φ22mm
ヘッド部の厚み	約46mm
ワンタッチでモップ交換できます。	
軽量で扱いやすいアルミ製	
手にやさしいソフトグリップ付き	
扱いやすい薄型ヘッド	
モップ糸・樹脂ヘッドタイプ	
ワンタッチで交換できます。	
糸が左右にはみ出している	




仕様

メーカー	テラモト	型番	※ESCOオリジナルセット品
モップサイズ	240×210mm	ハンドル材質	ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミパイプ、グリップ:ポリエチレン、ソフトグリップ:NBR・PVC
モップ材質	綿・ポリエステル・レーヨン	ハンドルサイズ	1500mm
柄の太さ	φ22mm	ヘッド部口の開き	開:17mm、閉:9mm
ヘッド部の厚み約46mmの薄型ヘッド			
ワンタッチでモップ交換できます。			
軽量で扱いやすいアルミ製 軽量で丈夫なアルミ製ハンドルだから、汚れやサビに強く、作業もはかどります。			
手にやさしいソフトグリップ付き 汗や水気によるすべりを防止します。 長時間の作業での疲労軽減に役立ちます。			
扱いやすい薄型ヘッド 頭部は46mmなので、手の小さい方でもしっかり握れ、障害物との接触を最小限にとどめます。			
モップ糸・樹脂ヘッドタイプ			
ワンタッチで交換できます。			
糸が左右にはみ出しているので清掃中に樹脂部分が床や家具、壁に直接あたらず、キズがつくのを防ぎます。			

「弦(つる)」が糸の根元にセットされているので、拭く力がしっかりモップ糸から床面に伝わります。
糸への撚りを強くかけて耐久性を向上。糸切れや洗濯後の糸からみを軽減。
強く細い糸が密集している為、凹凸のある床もしっかり水拭きできます。
綿とポリエステルをバランス良く配合。高い耐久性と軽やかな作業感を実現。
ヒールマークなどの頑固な汚れもしっかり拭き上げます。
再生素材(再生材料を25%以上使用)

代替品

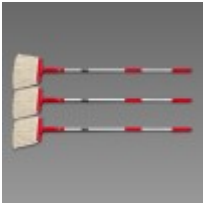	品番 EA928AB-450A コメント 変更点:入数(1本→3本)
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.