



品番：EA928AB-450A

品名：1500mm 水拭きモップ(3本)

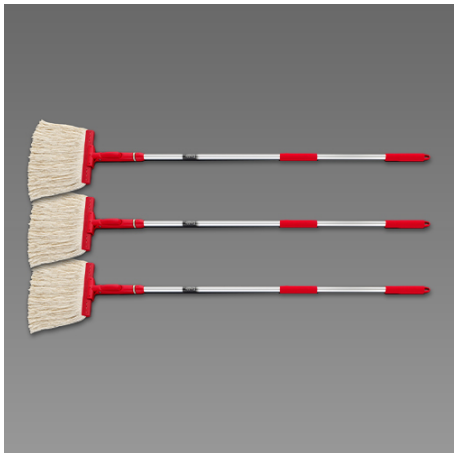

| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 9,250円(税抜) / 10,175円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,250円(税抜) / 10,175円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/26 19:08現在) | | |
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | St |
| カタログページ | | | |

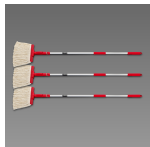

軽量で扱いやすいアルミ製

軽量で丈夫なアルミ製ハンドルだから、汚れやサビに強く、作業もはかどります。

手にやさしいソフトグリップ付

汗や水気によるすべりを防止します。長時間の作業での疲労軽減に役立ちます。

扱いやすい薄型ヘッド

頭部は46mmなので、手の小さい方でもしっかり握れ、障害物との接触を最小限にとどめます。

清掃効果を高める特殊構造

繊維の構造が汚れを絡め取り、拭き残しを減らします。また、繊維の構造が汚れを絡め取り、拭き残しを減らします。

狭小な使用箇所を清掃した角

●狭小な使用箇所を清掃した角
●狭小な使用箇所を清掃した角
●狭小な使用箇所を清掃した角

床や壁を保護します

床や壁を保護します。床や壁を保護します。床や壁を保護します。

仕様

| | | | |
|--------|---------------|----------|---|
| メーカー | テラモト | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
| モップサイズ | 240×210mm | ハンドル材質 | ヘッド:ポリプロピレン 柄:アルミパイプ グリップ:ポリエチレン ソフトグリップ:NBR・PVC |
| モップ材質 | 綿・ポリエステル・レーヨン | ハンドルサイズ | 1500mm |
| 柄の太さ | φ22mm | ヘッド部口の開き | 開:17mm、閉:9mm |
| 入数 | 3本 | | |

ヘッド部の厚み約46mmの薄型ヘッド

ワンタッチでモップ交換できます。

軽量で扱いやすいアルミ製

軽量で丈夫なアルミ製ハンドルだから、汚れやサビに強く、作業もはかどります。

手にやさしいソフトグリップ付き

汗や水気によるすべりを防止します。

長時間の作業での疲労軽減に役立ちます。

扱いやすい薄型ヘッド

頭部は46mmなので、手の小さい方でもしっかり握れ、障害物との接触を最小限にとどめます。

モップ糸・樹脂ヘッドタイプ

ワンタッチで交換できます。

糸が左右にはみ出しているので清掃中に樹脂部分が床や家具、壁に直接あたらず、キズがつくのを防ぎます。

「弦(つる)」が糸の根元にセットされているので、拭く力がしっかりモップ糸から床面に伝わります。

糸への撚りを強くかけて耐久性を向上。糸切れや洗濯後の糸からみを軽減。

強く細い糸が密集している為、凹凸のある床もしっかり水拭きできます。

綿とポリエステルをバランス良く配合。高い耐久性と軽やかな作業感を実現。

ヒールマークなどの頑固な汚れもしっかり拭き上げます。

再生素材(再生材料を25%以上使用)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.