


品番：EA928AE-22

品名：360mm/991-1621mm 窓用伸縮柄付モップ

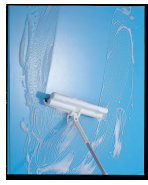

販売価格	3,900円(税抜) / 4,290円(税込)		
カタログ価格	3,900円(税抜) / 4,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/27 22:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2395ページ		



1本で汚れ落としと水切りができる2WAY仕様。



### 仕様

メーカー	テラモト	型番	CL-747-120-0
用途	窓掃除	スポンジサイズ	360mm
ワイパー	360mm	全長	991~1621mm
ハンドル太さ	φ20mm	ゴム厚さ	2mm
スポンジ厚さ	17mm	材質	ヘッド:ABS樹脂、 左右ガイド・ストッパー:POM樹脂、 スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、 ゴム:合成ゴム、 柄:アルミパイプ、 ジョイント:ポリプロピレン、 グリップ:ポリエチレン
重量	約421g		

1本で汚れ落としと水切りができる、2WAY仕様の伸縮式ウィンドウクリーナー

#### 【スポンジ側】

保水性の良いウレタンスポンジと丈夫なナイロン不織布で汚れを落とします。

#### 【水切りゴム側】

しっかりとエッジの立ったゴムを使用しているため、抜群の水切れです。

首振りヘッドとガイドにより、ラクな姿勢でムラ無く水切りをすることができます。

首振り構造なので、立ったままの姿勢で、高い所から低い所までスムーズに水切りができます。

すいすいガイドによって、ゴムの角度がガラスに対して常に最適な状態を保つことを可能にします。

ロックボタンを解除するとヘッドは上下に首を振るようになります。スポンジ側で窓を洗う際は固定してください。

塩ビ不使用

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.