


品番：EA928AG-151A

品名：75x45x10mm スポンジ(ダイヤモンド粒子付)

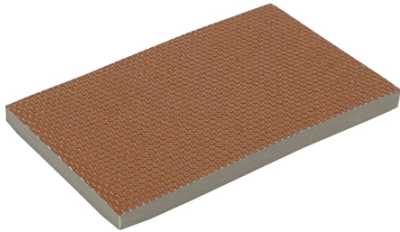

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 990円(税抜) / 1,089円(税込)         |      |   |
| カタログ価格  | 990円(税抜) / 1,089円(税込)         |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 61 (2026/04/04 02:56現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2363ページ                       |      |   |



#### 仕様

|          |  |     |                                    |
|----------|--|-----|------------------------------------|
| メーカー     | アイオン (AION)  | 型番  | 214-GY                             |
| 用途       | 鏡・ガラス用ウロコ状水アカ汚れ落とし用  | サイズ | 75×45×10mm(含水時)                    |
| 重量       | 10g  | 材質  | 研磨層:ダイヤモンド砥粒、金属フィラー<br>保水層:PVAスポンジ |
| 使用できないもの | スリガラス、エッチングガラスなどの加工ガラス、フィルム加工・コーティング・塗装面、眼鏡レンズ、樹脂製品、撥水ガラス、車のガラス、バックミラー等の特殊な部分等 |     |                                    |

水を付けてこするだけで、頑固な「鏡、ガラス等のウロコ状水垢汚れ」もスッキリ落とす事が出来ます。

研磨力抜群の人工ダイヤモンドにより、クレンザー等で落ちなかった汚れも簡単除去。

保水層のPVAスポンジから研磨面に水分が補充されるため、磨き作業がスムーズに行えます。

※研磨材(粒子)を使用している為、細かな研磨キズがつきます。目立たないところで試してからご使用下さい。

#### 【使用方法】

- ・鏡やガラスに付いた砂やホコリを水で洗い流してください。
- ・本製品を水に浸し、スポンジ部分を十分に柔らかくしてください。
- ・研磨層(ドット面)を濡らしたガラス面に当て、タテ・ヨコ交互に少しずつ繰り返し擦ります。
- ・水垢汚れが取れていくに従い、ザラザラ感が無くなっていきます。状態を確認しつつ、少しずつ作業を進めてください。
- ・作業後は研磨した場所をよく水洗いし、乾いた布などで水分を拭き取ってください。

【使用上の注意】

- ・本来の目的以外には使用しない。
- ・長年堆積した重度な汚れに対しては完全に落としきることが困難な場合がある。
- ・汚れ・シミが付着したまま放置すると、カビなどの発生原因になる。使用後はよく洗い乾燥させてから保管する。
- ・汚れがひどい場合は石けんか中性洗剤を使用する。漂白剤は材質劣化の原因となるため、使用しない。
- ・熱湯の中に入れてたり、高温になる場所、直射日光下には放置しない。また、乳幼児の手の届かない場所で保管する。
- ・廃棄時は、可燃物として各自治体の定める方法に従って処理する。
- ・製造上、研磨層に色ムラやドットの繋がり、スポンジにへこみ・歪み等が発生する場合がありますが、機能上問題ありません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.