


品番 : EA928AJ-121

品名 : 85x60x20mm 保水研磨パット(鏡・ガラス用/粗目)

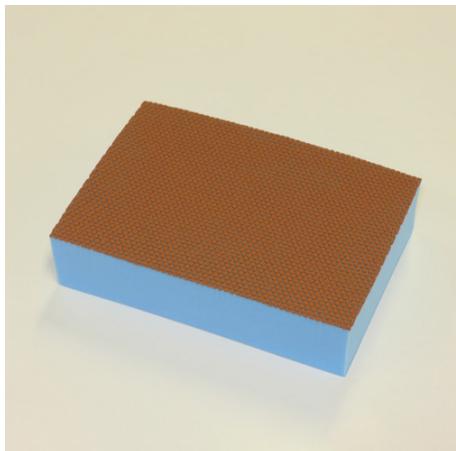

販売価格	1,510円(税抜) / 1,661円(税込)		
カタログ価格	1,510円(税抜) / 1,661円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 16:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	アイオン(AION)	型番	777-B
仕様	粗目	材質	保水層:PVAスポンジ 砥粒面:ダイヤモンド砥粒
サイズ	85(W)×20(D)×60(H)mm	重量	10g
耐熱温度	60°C	用途	浴室・洗面台などの鏡、透明ガラスのスケール汚れ落としまたは下地処理

水をつけて擦るだけで、ウロコ状汚れを強力除去します。

保水性・柔軟性に優れたPVAスポンジと砥粒の組み合わせで研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します

PVAスポンジの特徴として、乾燥するとかたくなります。ご使用前にお水又はぬるま湯で柔らかく戻してからご使用下さい。

鏡・ガラスについた砂やほこりを水で洗い流して下さい。

本製品を水に浸して柔らかくし、保水させて下さい。

砥粒面(ドット面)を濡らした対象物に当て、タテ・ヨコ交互に少しづつ繰り返し擦ります。

ご使用後はよく洗い絞ってから保管下さい。

汚れがひどい場合は石けん又は中性洗剤を使用して下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

