


品番：EA928BF-34A

品名：1.9-3.4m ファイバーグラスハンドル(伸縮型)

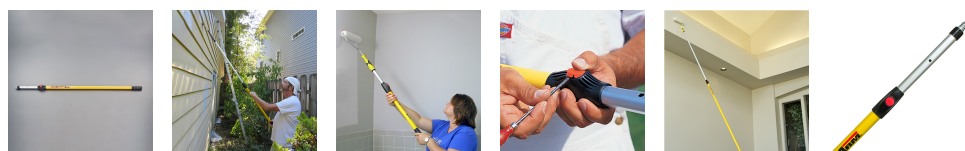

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,740円(税抜) / 8,514円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,740円(税抜) / 8,514円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2026/07/01 03:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|---|-----------|----|--|
| 全長 | 1.9~3.4m | 重量 | 1320g |
| 先端ねじ径 | 3/4" Acme | 材質 | ハンドル:ファイバーグラス グリップ:ゴム製 パイプ:アルミニウム(アルマイト処理) |
| サンディングやスクレーピングなどの圧力をかける用途、RVやボートの清掃に最適です。 | | | |
| ペイントローラーなどのアタッチメントを接続していても、ねじれたり緩んだりすることがありません。 | | | |
| ゴム製ハンドグリップは滑り止めがあり快適に使えます。 | | | |
| ロックボタン付き ボタンを取り外して内部の塗料や汚れを掃除できます。 | | | |
| 適合アクセサリは下記のその他関連からお選びください。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.