


品番：EA928C-32

品名：ウインドウウォッシャー(伸縮ハンドル用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,970円(税抜) / 4,367円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 3,970円(税抜) / 4,367円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/05/01 04:36現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2371ページ                      |      |   |

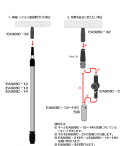

#### 仕様

|      |       |      |                                  |
|------|-------|------|----------------------------------|
| メーカー | テラモト  | 型番   | HP-511-409-0                     |
| 用途   | 窓掃除に  | モップ幅 | 450mm                            |
| 全長   | 170mm | 材質   | 糸:吸水アクリル・ポリエステル<br>ハンドル:アルミ・ナイロン |
| 重量   | 281g  |      |                                  |

柄はEA928C-12~-14、旧:EA928C-11です。  
(EA928C-21を使用すると角度を変えられます。)

ウォッシャーに水または洗剤などを含ませ、窓にぬり拡げます。

柄を付けると、手のとどかない窓も安全に洗うことができます。

水切りの際も吸水性の高い起毛布で吸水します。

手の届かない高いところはポールにセットしてご使用ください。

塩ビ不使用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.