



品番：EA928DE-53

品名：900x1420mm ダスターモップハンドル

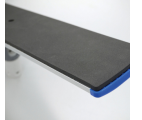

販売価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
カタログ価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/04 14:29現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2373ページ		

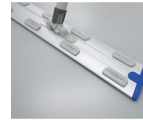

薄型アルミプレート採用でスムーズな作業をサポート  
さまざまな用途に合わせてパッドを変えて使用できる

### 仕様

メーカー	山崎産業 (CONDOR)	型番	DU664-090U-MB
商品名	プロテック ダスターモップ ネオス	用途	床の清掃に
ヘッド幅	900mm	材質	ハンドル: アルミパイプ (φ 22mm) プレート: アルミ クッションシート: エラストマー樹脂
全長	1420mm	重量	1000g
色	ブルー		

簡単にクロスを装着できる。ワニグチクリップ。

- ①マイクロクロスの上に本体をのせる。
- ②ワニグチクリップにマイクロクロスを押し込むと装着完了。外す時は軽くひっぱるだけです。

ハンドルロック機構。

ハンドルロックを切り替えることで、プレートの横方向のフラつきが抑えられ、広いフロアでも楽に作業できます。またハンドルをフリーにすることで前後左右180度倒すことができるため、せまいスペースも手際よく清掃できます。幅約10cm、高さ約5cmのスキマに入ります。

薄型アルミプレート採用で作業しやすい低重心設計。

重心を下げたことで安定し、スムーズに動きます。また隅まで作業しやすい台形の形状です。

クッション素材で床面フィット。

床に接地する部分にクッション性のある素材を使用。床面にもフィットしてホコリをスムーズに除去します。

カラ拭きも、水拭きもさまざまな用途のクロスに対応。

※クロス・ファイバーパッドは別売です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.