


品番 : EA929AA-11

品名 : 230x230x1mm クロス(PVA/10枚)



販売価格	2,400円(税抜) / 2,640円(税込)		
カタログ価格	2,400円(税抜) / 2,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 29 (2025/12/15 03:21現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	0629ページ0711ページ		

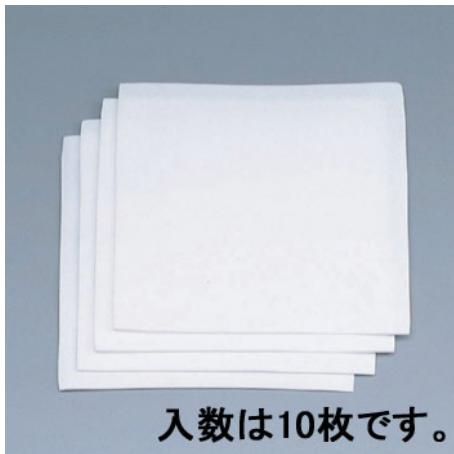

入数は10枚です。

仕様

メーカー	アイオン(AION)	型番	E-1
商品名	ベルクリン	用途	電子部品・食品・病院等のクリーンルーム内、一般工場内、電子・光学機器、作業台などの拭き取り、吸水に
気孔径	130 μm	サイズ	230×230×1mm
耐熱性	湿熱60°C以下	入数	10枚
吸水量	約50ml	製品状態	DRY(乾燥品:湿潤剤含浸)
材質	PVFM(ポリビニルホルマール)	材質特長	PVFM(ポリビニルホルマール)樹脂の一体構造素材の為、紙、繊維素材のような毛羽立ちや脱落が無く、耐摩耗性にも優れています。

PVAスポンジのウェット式拭き取り材です。

柔軟性・吸水性・保水性に優れています。

親水性が高いので吸収した水がたれ落ちることがありません。

微細気孔がゴミをしっかり捕捉するので、再汚染の心配がありません。

洗浄再生が可能で廃棄物削減します。

【使用方法】

・ドライ状態の製品は微量の湿潤剤を含んでいますので、使用前に水で良く洗浄して下さい。

また、乾燥し硬化した場合は、水を含ませ軟化した状態でご使用下さい。

・水に浸漬し、よく絞った後に使用するのが最適です。

使用される水は純水をおすすめします。

・水以外の薬液などの拭き取り材としてお使いになる場合は、下記の注意事項を参照の上お使い下さい。

【注意事項】

・水以外の薬液などの拭き取り材としてお使いになる場合は、水に浸漬して柔軟化させよく絞った後、薬液などに浸漬しご使用下さい。ドライ状態で、水以外の薬液に浸漬しても柔軟化しません。

・初めてご使用になる場合は、事前に水で柔軟化させた後、使用される液に浸漬し、耐薬品性を確認して下さい。著しく膨潤する場合は使用しないで下さい。

・乾燥させた場合、部分的に溶剤などが濃縮され、劣化・変形などが起こる事があります。

・繰り返し使用した場合、水での使用にくらべて、耐用期間が著しく短くなる事があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.