


品番：EA929AA-12

品名：230x230x2mm クロス(PVA/5枚)



入数は5枚です。

販売価格	2,100円(税抜)／2,310円(税込)		
カタログ価格	2,100円(税抜)／2,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2025/12/16 04:04現在)		
商品入数	5	販売単位	袋
カタログページ	0629ページ0711ページ		

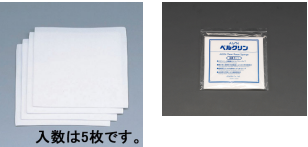

仕様

メーカー	アイオン (AION)	型番	E-2
商品名	ベルクリン	用途	電子部品・食品・病院等のクリーンルーム内、一般工場内、電子・光学機器、作業台などの拭き取り、吸水に
気孔径	130μm	サイズ	230×230×2mm
耐熱性	湿熱60℃以下	入数	5枚
製品状態	DRY(乾燥品:湿潤剤含浸)	材質	PVFM(ポリビニルホルマール)
材質特長	PVFM(ポリビニルホルマール)樹脂の一体構造素材の為、紙、繊維素材のような毛羽立ちや脱落が無く、耐摩耗性にも優れております。		

PVAスポンジのウェット式拭き取り材です。

柔軟性・吸水性・保水性に優れています。

親水性が高いため吸収した水がたれ落ちることがありません。

微細気孔がゴミをしっかり捕捉するので、再汚染の心配がありません。

洗浄再生が可能で廃棄物削減します。

【使用方法】

・ドライ状態の製品は微量の湿潤剤を含んでいるので、使用前に水で良く洗浄して下さい。

また、乾燥し硬化した場合は、水を含ませ軟化した状態でご使用下さい。

・水に浸漬し、よく絞った後に使用するのが最適です。

使用される水は純水をおすすめします。

・水以外の薬液などの拭き取り材としてお使いになる場合は、下記の注意事項を参照の上お使い下さい。

【注意事項】

・水以外の薬液などの拭き取り材としてお使いになる場合は、水に浸漬して柔軟化させよく絞った後、薬液などに浸漬しご使用下さい。ドライ状態で、水以外の薬液に浸漬しても柔軟化しません。

・初めてご使用になる場合は、事前に水で柔軟化させた後、使用される液に浸漬し、耐薬品性を確認して下さい。著しく膨潤する場合は使用しないで下さい。

・乾燥させた場合、部分的に溶剤などが濃縮され、劣化・変形などが起こる事があります。

・繰り返し使用した場合、水での使用にくらべて、耐用期間が著しく短くなる事があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.