


品番：EA929HG-73

品名：335x215mm キッチンスポンジクロス(グレー)

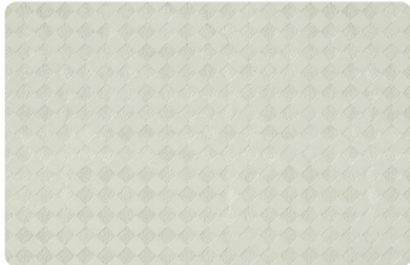

販売価格	335円(税抜) / 369円(税込)		
カタログ価格	335円(税抜) / 369円(税込)		
在庫数	最新在庫: 25 (2026/04/06 02:47現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	2118ページ		



仕様

メーカー	アイオン(AION)	型番	153-GY
サイズ	335×215mm	重量	50g
色	グレー	材質	PVAスポンジ、芯材(ポリエステル)
形状	ふきん	入数	1枚
耐熱温度	60℃		

水滴をスパッと拭取り、絞れば元の吸水力が戻る超吸水スポンジを、キッチンで使いやすいサイズにしました。

キッチン周りで使いやすいよう、拭きやすい「ふきんタイプ」

スポンジの間にポリエステル芯地を挟んだ3層構造。
引っ張っても破れにくく、耐久性に優れています。

本製品に含まれているイソチアゾリノン系防腐剤によりアレルギー性接触皮膚炎を起こす場合があります。はじめてお使いになる前に、必ず水でよく洗ってからご使用ください。

包装フィルム内に結露する場合がありますが、品質上問題はありません。

【使用方法】

・はじめてご使用になる前は水でよく洗い、絞ってからお使いください。また、乾燥すると硬くなります。水やぬるま湯に浸し、柔らかくしてからお使いください。

- ・水に浸し、よく絞ってから、ゆっくりとスポンジを滑らし、水分を拭き取ってください。
- ・シンク、レンジ・コンロ周り、調理器具、キッチンマットやカーペットにこぼした飲み物や調味料、煮汁などの吸い取りに。
- ・絞れば吸水力が復活します。水分がなくなるまで「吸ったら絞る」を繰り返してください。
- ・汚れたら中性洗剤などでよく洗ってください。

【漂白剤を使用する場合】

必ず、漂白剤の使用条件に準じてご使用ください。

(使用例:水1L対し、塩素系漂白剤5mlの割合で希釈し、約2分間つけ置きした後、水ですすぐ。)

漂白剤の指定を超える濃度での使用、指定の時間を超えるつけ置きまたはすすぎが不十分な場合は、材質が劣化・色落ちします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.