


品番 : EA930-4

品名 : 330ml シリコンシーラント(アイボリー)

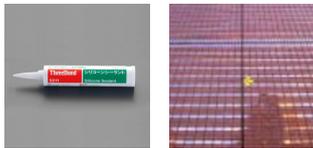

販売価格	1,240円(税抜) / 1,364円(税込)		
カタログ価格	1,240円(税抜) / 1,364円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/06/18 18:13現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1507ページ		



仕様

メーカー	スリーボンド	型番	5211D
内容量	330ml	使用温度範囲	-60~200℃
カラー	アイボリー	押し出し可能温度	-15℃~+50℃
比重(25℃)	1.04	かたさ(JIS K6301)	23hs
引張り強さ(JIS K6301)	2.5MPa	伸び(JIS K6301)	500%
引き裂き強さ(JIS K6301)	4kg/cm	耐候性(ウェザ-オ-メ-ター 3000hr)	色、かたさ不変
引張り接着強さ(JIS A5787)	(ガラス)400KPa(アルミ)380KPa	剥離接着強さ(JIS A5787)	(ガラス)4.9KN/m(アルミ)4.9KN/m
用途	モルタル、コンクリートブロックの目地 ボックスカルバート目地 コンクリートのエクспанションジョイント サッシまわりの目地 タイルと浴槽の目地 タイルと洗面台の目地		
シリコン入りシーラント			
目地シーラント、ヒビ割れ、建物外部防水に。			

一成分形シリコーン樹脂剤

耐候性、耐久性に優れています。

一成分無酸型で、硬化時に酸を発生しない。

優れた接着力を発揮します。(最高度の接着力を得るためプライマーによる処理を行ってください。)

取り扱い作業が簡単です。

外観が美しく経済的です。

代替品



品番 EA930AN-43A

コメント 他メーカー品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.