


品番：EA930AM-42

品名：333ml アクリルコークNB(ホワイト)

	販売価格	855円(税抜)／941円(税込)		
	カタログ価格	855円(税抜)／941円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 5 (2025/06/19 16:36現在)		
	商品入数	1	販売単位	本
	カタログページ	1508ページ		

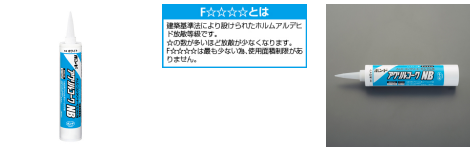

仕様

メーカー	コニシ	型番	#05328
商品名	アクリルコークNB	内容量	333ml
用途	ALCパネル間目地 無機質版、合板などの捨て貼り下地の目地処理 壁クロスなどの内外装目地やスキ間のシール ALC、モルタル壁のひび割れ補修や塗装下地処理※甘えの日には使用しないでください(屋外使用時)	材質	アクリル樹脂エマルジョン形
色	ホワイト	使用温度範囲	5～35℃
耐熱温度範囲	－20～50℃	可使時間	20分(20℃)
完全硬化時間	90分(タックフリー)	実用硬化時間	－
水性、ノンブリード、塗装可、軽量タイプ			
水性形で、作業性に優れる。			
水性塗料やリシンの密着性がよく、被塗装性に優れる。			
湿った下地にも施工できる。			
火気・有機溶剤による中毒の心配がない。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.