


品番：EA930TC-13

品名：750ml 発泡ウレタンフォーム(一液性/グレー)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,170円(税抜) / 5,687円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,170円(税抜) / 5,687円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 9 (2026/04/06 03:23現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1485ページ | | |

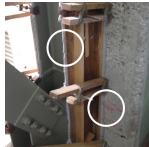

仕様

| | | | |
|-------|------------------------|--------|------------------|
| メーカー | エービーシー商会 | 型番 | ISNF |
| シリーズ | インサルパック | 商品名 | インサルシール |
| 内容量 | 750ml | 使用温度範囲 | 5~35℃ |
| フォーム色 | グレー | 硬化時間 | 60~120分 (カットタイム) |
| 発泡体積 | 38±2L (直径2cmで約130m) | 熱伝導率 | 0.036W/mk |
| 耐熱温度 | -40~90℃ (硬化後) | | |

発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ガンタイプ。

別売の専用ガン(EA930TC-10)を必ず併用してください。

フォーム色がグレーのスタンダードタイプ

隙間充てんの他、ノロ止めに最適です。

環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。

【主な使用用途】

ノロ止め

断熱材の隙間充てん(最大5cm角の隙間まで)

部材間の隙間や貫通部の埋め戻し

サッシ廻りの結露防止

建築金物のシール

【不向きな施工箇所】

大容量の施工

密閉箇所への充てん

平面への施工

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.