


品番：EA933AD-8

品名：50ml はめ合用接着剤(耐熱用)

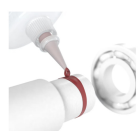

販売価格	4,910円(税抜) / 5,401円(税込)		
カタログ価格	4,910円(税抜) / 5,401円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/05/17 09:03現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1468ページ		



カタログ訂正 25/12/02 硬化時間の訂正。誤:24時間、正:10分(9025 No.57)

仕様

メーカー	LOCTITE(ロックタイト)	型番	847565
商品名	649	用途	はめ合い用
内容量	50ml	色	緑
使用温度範囲	常温	耐熱温度範囲	-55~175℃
硬化時間	10分 ※完全硬化時間とは異なります。	粘度	400~600mPa・s
剪断強度	≧15 ※鋼ピン・カラーを使用し、ISO 10123 に基づき試験した代表値	主成分	アクリル樹脂
適用材質	金属部品	推奨硬化促進剤	EA933AF-2A・-3
低粘度の嫌気性接着剤			
はめ合い用高強度耐熱品です。			
低臭気タイプ			
耐熱ベアリング、高温ねじ部の固定・シールに適し、また耐薬品性も優れています。			
アクリル酸を含有せず、金属接合部で空気が遮断されると硬化します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.