
 


品番：EA934AA-3A


品名：75mmx3.0m ウレタン補修テープ(緊急速硬化)

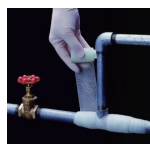

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,750円(税抜) / 10,725円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,750円(税抜) / 10,725円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/03 05:45現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
| カタログページ | 1447ページ | | |



| | |
|------|------------------------|
| 品名 | 4550D |
| 規格 | 75mm×1mm×3.0m |
| 材質 | ガラス繊維 |
| 用途 | 配管の水漏れ、円柱物などへの巻き付け補強等に |
| 引張強度 | 68N/10mm |
| 硬化時間 | 約20分(24℃)(速硬化性) |

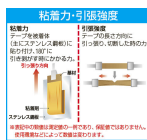

仕様

| | | | |
|------|---------------|-------|------------------------|
| メーカー | スリーバンド | 型番 | 4550D |
| サイズ | 75mm×1mm×3.0m | ゴムテープ | 30(W)mm×2m |
| 材質 | 基材:ガラス繊維 | 用途 | 配管の水漏れ、円柱物などへの巻き付け補強等に |
| 引張強度 | 68N/10mm | 硬化時間 | 約20分(24℃)(速硬化性) |

ウレタン補修テープとゴムテープのセット品

60℃以上使用不可

水分によって速硬化(24℃にて約20分)しますので、作業が簡単で安全です。

基布は伸縮性ニット構造のガラス繊維テープですので、巻き付けが容易です。

ゴムテープの使用により、水・空気・窒素が噴出したままでも仮止めできます。

ゴムテープに同梱されている水道用ゴム板を漏れ箇所にあてることで、上水の漏れにも対応できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.