


品番：EA934KB-34C

品名：700ml コンクリート床用ひび割れ補修材(手絞り)

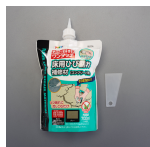

販売価格	1,720円(税抜) / 1,892円(税込)		
カタログ価格	1,720円(税抜) / 1,892円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/04/04 02:35現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1481ページ		



仕様

メーカー	アサヒペン	型番	W114
用途	屋内外のコンクリート水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修	内容量	700ml
施工量	幅5mm深5mmで約26.6m	使用温度範囲	6~34℃
硬化時間	【表面乾燥】夏:約3時間、冬:約6時間 【内部乾燥】約48時間 ※完全硬化時間とは異なります。	色	灰
成分	アクリル樹脂、無機質充填材、顔料、水	液性	弱アルカリ性

ひび割れに流し込むだけで、5mm以内の幅のひびを簡単補修

水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。

屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。

乾燥後、水性塗料が塗れます。

仕上げヘラ付

【使用方法】

- ・補修箇所の汚れ・ゴミ・コケ・カビ・油・老化した部分などをワイヤーブラシや洗剤などで除去し、よく乾かします。
- ・容器をよく手で中身を均一にします。
- ・ノズルを反時計回りにまわして外し、ノズルの先端を補修箇所に合わせて切り取ります。内フタを取った後、ノズルを取り付けます。
- ・ひび割れにノズル先端を押し当て、容器から中身を押し出しながら移動させ、ひび割れを埋め、コテやヘラなどで押し込みます。(1回で最高6mm深さまで)

- ・深いひび割れは、床表面から6mmの深さまで細かい砂を詰め込み、その上から本品を注入します。
- ・硬化後、肉やせが生じた場合は、その上に本品をもう一度施工します。

【注意事項】

- ・作業開始時より乾燥が完了するまで5℃以下になる時や、48時間以内に降雨が予想される時は使用しないで下さい。
- ・下地が湿っていたり、濡れていたたりする状態で使用しないで下さい。乾燥が不十分となり、水分を含んで膨れる場合があります。必ず下地がよく乾いていることを確認してから使用して下さい。また、施工後48時間は水がかからないようにして下さい。
- ・ひび割れの中は、完全に乾燥するまで48時間ほどかかりますので、補修面に圧力がかからないように注意して下さい。圧力がかかると、内部の乾燥していない本品が表面に飛び出すことがあります。
- ・使用後のノズルや用具は、固まらないうちに水や石鹼水で洗って下さい。
- ・カベ面には適しません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.