


品番：EA934KB-69A

品名：200ml 鉄部ひび割れ補修材

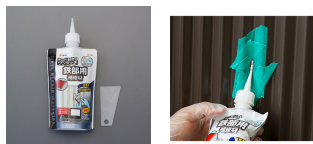

販売価格	795円(税抜) / 875円(税込)		
カタログ価格	795円(税抜) / 875円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/05/15 19:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1484ページ		



#### 仕様

メーカー	アサヒペン	型番	W105
用途	・屋外の鉄部、トタン、ステンレスなどのひび割れや穴の補修 ・鉄部と外壁(木部、スレート、モルタル、コンクリートなど)との接合部分の隙間、鉄製建具と外壁との隙間の補修	内容量	200ml
施工量	約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)	使用温度範囲	5~60℃
耐熱温度範囲	0~60℃	硬化時間	夏期:約4時間 冬期:約6時間 ※完全硬化時間とは異なります。
カラー	ホワイト	成分	アクリル樹脂、無機充填剤、顔料、水

水混ぜ不要・コーキングガン不要の簡単ワンタッチタイプ

パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身押し出して使えます。

密着力が強く、耐久性に優れた鉄部用補修材です。

耐候性に優れ、雨水の浸入から住まいを守ります。

補修後、水性・油性塗料が塗れます。

仕上げヘラ付

#### 【施工手順】

- ・補修箇所の汚れ・ゴミ・コケ・カビ・油・サビなどをワイヤーブラシ、スクレーパーや中性洗剤、ペイントうすめ液などで除去し、よく乾かします。
  - ・容器をよく手で中身を均一にします。
  - ・ノズルを反時計回りにまわして外し、ノズルの先端を補修箇所に合わせて切り取ります。内フタを取った後、ノズルを取り付けます。
  - ・補修箇所にノズル先端を押し当て、手で中身を押し出しながら移動させて、充てんしていきます。(あらかじめ補修箇所の両側にマスキングテープを貼っておくと、はみ出しを防ぐことができ、きれいに仕上がります。)
  - ・補修箇所の表面をヘラでなめらかにします。硬化後、サンドペーパー(#180～#280)をかけると表面がより平滑になります。
- ※補修箇所を塗装する場合は、2日以上経ってから行います。

#### 【注意事項】

- ・使用する基材によっては、密着しにくいことがあります。あらかじめ目立たない部分で試してからご使用下さい。
- ・作業開始時より硬化が完了するまで5℃以下になる時や、30時間以内に降雨が予想される時は使用しないで下さい。
- ・下地が湿っていたり、濡れている状態で使用しないで下さい。硬化が不十分となり、水分を含んで膨れる場合があります。必ず下地がよく乾いていることを確認してから使用して下さい。また、施工後30時間は水がかからないようにして下さい。
- ・充てんする深さ、幅の程度によっては、充てん箇所がひび割れを起こしたり、目ヤセすることがあります。その場合はもう一度充てんして下さい。
- ・ノズル先端の穴が3mm以下のとき、手で押し出す際、中身が出にくいことがあります。その場合は、穴が大きくなるようノズル先端をもう一度切り取って下さい。
- ・使用後のノズルや用具は、固まらないうちに水や石鹼水で洗って下さい。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.