


品番：EA934KB-77

品名：10cc ねじ穴補修用パテ(木部用)



販売価格	690円(税抜)／759円(税込)		
カタログ価格	690円(税抜)／759円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2025/12/18 22:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1531ページ		

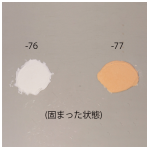

仕様

メーカー	建築の友	型番	NG-02
商品名	ねじパテ・木部用	内容量	約10ml 穴約10か所分(穴径6×深さ15mm)
使用温度範囲	0～50℃	目安荷重	16kg(最大引抜強度80kgf)
硬化時間	24時間(20℃)	材質	炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水
色	薄茶色		
ぐらぐらのねじ穴に注入すれば、ねじ穴が元通りに。 木製の家具や壁にねじが効くパテ			
木部にできたピン穴、ねじ穴、フック穴を埋めた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで)			
ねじより2mm程度大きい穴を空けて埋めた後、ねじを使用することができます。(16kg以下)			
施工乾燥後(20℃・24時間以降)は着色(ポスターカラー)や研磨、切削することができます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.