


品番：EA934RX-1

品名：900g ステンレス補修パテ

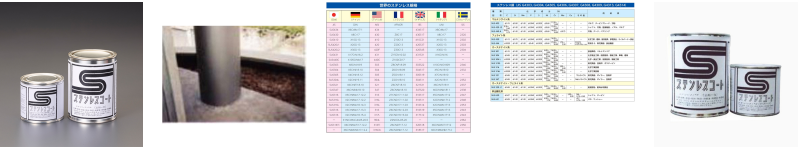

販売価格	27,700円(税抜)／ 30,470円(税込)		
カタログ価格	27,700円(税抜)／30,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/05/10 19:33現在)		
商品入数	1	販売単位	SET
カタログページ	1526ページ		



仕様

メーカー	ロテックス (ROTEX)	型番	PTY-900
内容量	900g	耐熱温度	−50〜200℃
色	シルバー	硬化時間	24時間/20℃
可使時間	1時間/20℃	混合比率	主剤:硬化剤=1:2
比重	1.6	材質	SUS-316L、エポキシ硬化剤
欠損・摩耗・破損部の成型補修。 配管・タンク・バルブの漏れ補修。 金属・PVC・鋳物・プラスチック・コンクリート等の補修に。			
孔蝕やクラック、鋳造品の巣、目地部などへの充填、穴埋め、または膜厚ライニングに適した、高粘度パテ状の無溶剤タイプです。(施工はゴムペラや金ゴテを使用することとなります。)			
二液型			
危険物・毒劇物は非該当			
金属、木材、樹脂、ガラスなどあらゆる材質の表面に、ステンレススティールSUS316-Lの被膜を形成します。			
孔蝕、クラック、鋳造品の巣、目地などの充填・孔埋め、または厚膜ライニングに適した高粘度パテ。			
防蝕・防錆・耐候性に効果抜群。			
金属・プラスチック・PVC・木・石・コンクリート等あらゆる素材に。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.