


品番：**EA934WA-3**

品名：115g リペアースティック(鉄)

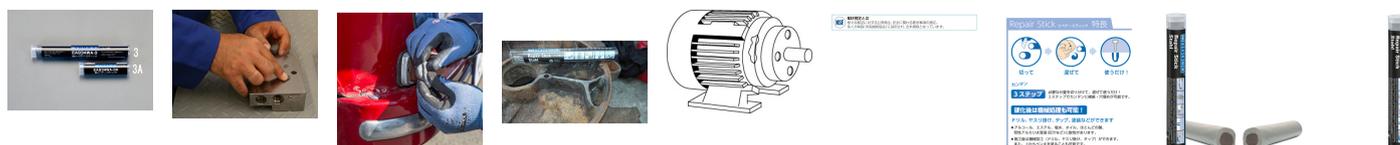

販売価格	3,760円 (税抜) / 4,136円(税込)		
カタログ価格	3,760円(税抜) / 4,136円(税込)		
在庫数	最新在庫: 444 (2026/04/28 23:12現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1477ページ		



耐高圧、耐摩耗性に優れています

仕様

商品名	Repair Stick Steel	内容量	115g
カラー	ダークグレー	材質	エポキシ樹脂+鉄充填剤
完全硬化時間	24時間	硬化時間	60分
使用可能時間	4分	耐圧強度	80N/mm ²
硬度(ショアーD)	75	せん断強度(20℃、7日後)	スチール: 4.1N/mm ²
適用・対象物	鉄	耐熱温度	-50~120℃(乾燥後)(一時的: 150℃)
使用温度範囲	10~35℃		

NSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品

アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります

溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません

施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。

機械部品、鉄管、タンク等の補修、穴埋め。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.