


品番：EA934WC-11

品名：500g アルミ補修剤(液状・耐高温用)

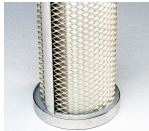

販売価格	9,670円(税抜)／10,637円(税込)		
カタログ価格	9,670円(税抜)／10,637円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/11 23:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



高温にさらされる機械や装置の補修に適しています

仕様

容量	500gセット	色	グレー
属性	液状(アルミ入り)	完全硬化時間	24時間
硬化時間	10時間(80%)	可使時間	60分
使用温度範囲	15～40℃	耐熱温度	－35～220℃ (永久的な高耐熱性を持たせるために、48時間硬化させたあと、40℃で2時間、60℃で2時間、80℃で2時間、100℃で2時間、120℃で14時間さらに硬化させてください。)
荷重たわみ温度	60℃、130℃	比重	1.62g/cm3
粘度	25,000mPa・s	耐圧	140MPa
引張強度	48MPa	曲げ強度	77MPa
ショワ硬度D(ASTM D 1706)	90	混合比率	主剤:硬化剤=100:8

塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。			
高温にさらされる機械や装置の補修に適しています			
付属品	混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付		

代替品

	品番 EA934WC-11B コメント 耐熱温度、新硬化剤禁止物質消失
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.