


品番：EA935A-6

品名：310ml 強力シリコン多用途接着剤(白)

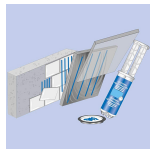

販売価格	2,700円(税抜) / 2,970円(税込)		
カタログ価格	2,700円(税抜) / 2,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 05:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1468ページ		



LFGBとは  
ドイツに由来する食品衛生規格です。  
本製品は、本規格に適合する材料と併用し、  
様々な製品に対して適用されています。

シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー

### 仕様

商品名	Speed-Flex	内容量	310ml
使用温度範囲	-40~80℃(2時間) (一時的なら120℃)	色	白
可使時間	約10分	硬化時間	24時間(2~3mm厚)
作業温度範囲	5~35℃	用途	乾式壁や内装工事、金属構造、タンク や装置工学、換気および空調システム、 展示場建設や店舗設備、およびシリ コンまたはシリコンを含む製品が適さ ないすべての用途に
適用材質	金属、プラスチック、セラミック、ガラス、 石、コンクリート、木材など	引張強度	2.2N/mm <sup>2</sup>
引裂強度	10N/mm <sup>2</sup>	平均せん断強度	1.3N/mm <sup>2</sup>
硬度(ショアーA)	58	破断伸び率	230%

シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー

弾性接着剤のため、柔軟性があり振動がある箇所や温度が変化する箇所に適しています。

経年劣化に強く、UV耐性があります

硬化する前に重ね塗りすることができます。

ドイツの食品接触材料試験(ISEGA認証)に準拠しており、食品技術機器の接着剤として使用できます

LFGB規格適合品

ポリプロピレン、ポリエチレン、PTFEには使用不可

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.