


品番 : EA935AB-12

品名 : 310ml ステンレス・フレックス接着剤(速硬化型)

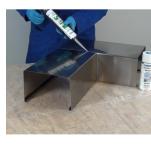

販売価格	4,420円(税抜) / 4,862円(税込)		
カタログ価格	4,420円(税抜) / 4,862円(税込)		
在庫数	最新在庫: 34 (2026/02/08 08:56現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1468ページ		



LFGBとは  
ドイツにおける食品衛生規則です  
全世界で認定されるNSF認定と同時に  
様々な製品に対して認証されています。

シリコンフリーで非腐食性、耐UV効果があります

## 仕様

商品名	Flex 310M Stainless-Steel	内容量	310ml
色	グレー	硬化時間	約15分
完全硬化時間	24時間/3mm	作業温度範囲	5~30°C
使用温度範囲	-40~90°C(一時的120°C)	硬度(ショアA)	45

シリコンフリー

非腐食性、強力で上塗り塗装(Wet in Wet可能(乾いていない状態の上に塗装可能))、研磨可能。  
老化および紫外線に強く、シリコーン、イソシアネート、ハロゲンまたは溶剤を含みません。

ステンレス、アルミニウム製品の接着やシーリングに

LFGB規格適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.