


品番：EA935KD-11

品名：1.0kg ビニル系床材用ボンド



販売価格	1,870円(税抜) / 2,057円(税込)		
カタログ価格	1,870円(税抜) / 2,057円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/06 06:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1464ページ		

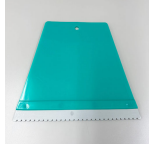

F☆☆☆☆とは  
建築基準法により定められたホルムアルデヒド  
の放出量が、通常の接着剤に比べて約1/10に  
抑えられています。室内環境にやさしい接着剤  
です。

### 仕様

メーカー	コニシ	型番	#41327
商品名	ボンドK17	内容量	1kg
色	灰色	標準塗布量	350g/m <sup>2</sup>
可使時間	15分(23℃)	完全硬化時間	24時間(23℃)
使用温度範囲	5~35℃	耐熱温度範囲	常温(試験データなし)
不揮発分	60.0~65.0%	粘度	20000~45000mPa・s(23℃)
密度	1.25g/cm <sup>3</sup> (23℃)	主成分	酢酸ビニル樹脂

ビニル床タイル、塩化ビニル樹脂系長尺床材、ニードルパンチなどと、コンクリート・モルタル・合板など多孔質床下地の接着に

乾燥が早く、初期粘着性が大きいので、ビニル床・タイルなどのおさまりがよい。

高級タイル床材(ホモジニアスタイルなど)への接着性が良好。

クシ目ゴテなどによる塗布作業性良好

JIS A 5536表示認定品

F☆☆☆☆取得

JAIA 4VOC基準適合

※接着できないもの

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.