


品番：EA935KN-10

品名：40g 弾性エポキシ接着剤(難接着材用)

			
販売価格	1,110円(税抜)／1,221円(税込)		
カタログ価格	1,110円(税抜)／1,221円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/05/14 10:28現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1518ページ		

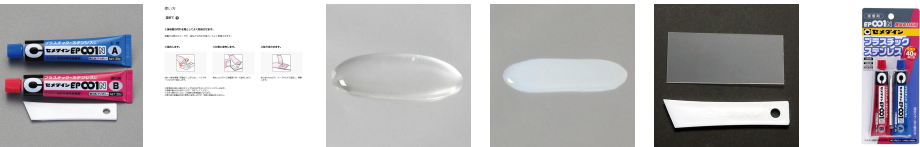

接着しにくいABS樹脂やステンレスやエンジニアリングプラスチックに接着力を発揮します

仕様

メーカー	セメダイン	型番	RE-004
商品名	EP001N	内容量	40gセット (主剤:20g、硬化剤:20g)
使用温度範囲	−60〜120℃	色	主剤:淡泊色透明 硬化剤:淡黄色透明 硬化後:アイボリー
可使時間	10〜15分(23℃)	硬化時間	8時間(23℃)
完全硬化時間	24時間(23℃)	主成分	エポキシ樹脂系
用途	接着しにくい材料や熱による膨張の差が大きい異種材料の接着、振動や冷熱繰り返しの使用条件での接着(常時120℃以上の熱がかかる所は使用できません)、各種工芸品の製作	適用材質	ポリカーボネート、ABS樹脂、ポリブチレンテレフタレート、ステンレス、アルミなど
接着できないもの	ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリアセタールなど		
高強度タイプ			
40分硬化型			
ヘラ・練板付			

硬化皮膜が強靱で弾力性があり、耐衝撃性に優れています。

接着しにくいABS樹脂やステンレスやエンジニアリングプラスチックに接着力を発揮します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.