


品番：**EA940AG-576C**

品名：3.5 m²x50m/4芯 ビニルキャブタイヤケーブル

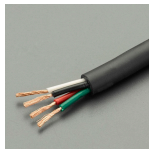

販売価格	73,400円 (税抜) / 80,740円 (税込)		
カタログ価格	73,400円 (税抜) / 80,740円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/23 04:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電流(A) VCT/2CT/3PHCT
2.0mm ² 2C	22(28)
φ ×3C	19(24)
φ ×4C	17(22)
3.5mm ² 2C	32(41)
φ ×3C	28(36)
φ ×4C	25(32)
5.0mm ² 2C	41(53)
φ ×3C	36(46)
φ ×4C	32(42)
8.0mm ² 2C	51(65)
φ ×3C	44(56)
φ ×4C	39(50)
14.0mm ² 2C	71(91)
φ ×3C	62(80)
φ ×4C	55(71)

CT-CAB Type	規格	電線太さ(心数)	電線許容電流(A)
CT-CAB Type 1	600V	2.0mm ² 2C	22
CT-CAB Type 1	600V	φ ×3C	19
CT-CAB Type 1	600V	φ ×4C	17
CT-CAB Type 2	600V	3.5mm ² 2C	32
CT-CAB Type 2	600V	φ ×3C	28
CT-CAB Type 2	600V	φ ×4C	25
CT-CAB Type 3	600V	5.0mm ² 2C	41
CT-CAB Type 3	600V	φ ×3C	36
CT-CAB Type 3	600V	φ ×4C	32
CT-CAB Type 4	600V	8.0mm ² 2C	51
CT-CAB Type 4	600V	φ ×3C	44
CT-CAB Type 4	600V	φ ×4C	39
CT-CAB Type 5	600V	14.0mm ² 2C	71
CT-CAB Type 5	600V	φ ×3C	62
CT-CAB Type 5	600V	φ ×4C	55

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	25A 600V(3.5m ² ×4心)	長さ	50m
公称断面積	3.5m ²	仕上外径	13.9mm
曲げ半径	56mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル

4心(白・黒・赤・緑)

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.