


品番：**EA940AG-578**

品名：5.5 m²x10m/4芯 ビニルキャブタイヤケーブル

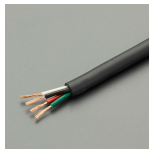

| | | | |
|---------|-------------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 23,900円 (税抜) / 26,290円 (税込) | | |
| カタログ価格 | 23,900円 (税抜) / 26,290円 (税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/06/23 04:59現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1137ページ | | |



| 電線の太さ(心数) | 電線許容電流(A) VCT/2CT(3P/3CT) |
|-------------------------|------------------------------|
| 2.0mm ² ×20 | 22(28) |
| φ×30 | 19(24) |
| φ×40 | 17(22) |
| 3.0mm ² ×20 | 32(41) |
| φ×30 | 28(36) |
| φ×40 | 25(32) |
| 5.0mm ² ×20 | 41(53) |
| φ×30 | 36(46) |
| φ×40 | 32(42) |
| 8.0mm ² ×20 | 51(65) |
| φ×30 | 44(56) |
| φ×40 | 39(50) |
| 14.0mm ² ×20 | 71(91) |
| φ×30 | 62(80) |
| φ×40 | 55(71) |

| 電線の太さ(心数) | 電線許容電流(A) VCT/2CT(3P/3CT) |
|-------------------------|------------------------------|
| 2.0mm ² ×20 | 22(28) |
| φ×30 | 19(24) |
| φ×40 | 17(22) |
| 3.0mm ² ×20 | 32(41) |
| φ×30 | 28(36) |
| φ×40 | 25(32) |
| 5.0mm ² ×20 | 41(53) |
| φ×30 | 36(46) |
| φ×40 | 32(42) |
| 8.0mm ² ×20 | 51(65) |
| φ×30 | 44(56) |
| φ×40 | 39(50) |
| 14.0mm ² ×20 | 71(91) |
| φ×30 | 62(80) |
| φ×40 | 55(71) |

仕様

| | | | |
|-------|---------------------------------|------|--------------------------|
| 略号 | VCT | 用途 | 600V以下の移動用電気機器用 |
| 定格容量 | 29A 600V(5.5m ² ×4心) | 長さ | 10m |
| 公称断面積 | 5.5m ² | 仕上外径 | 16.5mm |
| 曲げ半径 | 66mm以上 | 定格温度 | 移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃ |

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル

4心(白・黒・赤・緑)

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.