


品番：**EA940AG-580C**

品名：5.5 m<sup>2</sup>x50m/4芯 ビニルキャブタイヤケーブル

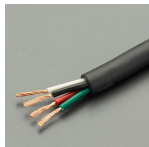

販売価格	110,600円(税抜) / 121,660円(税込)		
カタログ価格	110,600円(税抜) / 121,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/23 05:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電流(A) VCT/2CT(2P/1CT)
2.0mm <sup>2</sup> 2C	22(2B)
φ x30	19(2A)
φ x40	17(2Z)
3.0mm <sup>2</sup> 2C	32(4I)
φ x30	28(3B)
φ x40	25(3Z)
5.0mm <sup>2</sup> 2C	41(5B)
φ x30	36(4B)
φ x40	32(4Z)
8.0mm <sup>2</sup> 2C	51(8B)
φ x30	44(5B)
φ x40	39(5B)
14.0mm <sup>2</sup> 2C	71(9I)
φ x30	62(8B)
φ x40	55(7I)

電線の太さ(心数)	電線許容電流(A)
2.0mm <sup>2</sup> 2C	22
φ x30	19
φ x40	17
3.0mm <sup>2</sup> 2C	32
φ x30	28
φ x40	25
5.0mm <sup>2</sup> 2C	41
φ x30	36
φ x40	32
8.0mm <sup>2</sup> 2C	51
φ x30	44
φ x40	39
14.0mm <sup>2</sup> 2C	71
φ x30	62
φ x40	55

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	29A 600V(5.5m <sup>2</sup> x4心)	長さ	50m
公称断面積	5.5m <sup>2</sup>	仕上外径	16.5mm
曲げ半径	66mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース  
キャブタイヤケーブル

4心(白・黒・赤・緑)

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.