


品番：EA940AG-640

品名：2.0mm²×10m/3芯 ビニルキャブタイヤケーブル

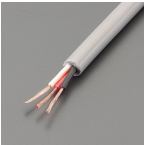

販売価格	4,900円(税抜)／ 5,390円(税込)		
カタログ価格	4,900円(税抜)／ 5,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/09/23 10:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1182ページ		



電線の太さ×心数	電線許容電流(A) VCT/2CT/3PACT1
2.0mm ² ×2	22(D8)
×3	19(D6)
×4	17(D2)
3.5mm ² ×2	32(D1)
×3	28(D3)
×4	25(D2)
5.5mm ² ×2	41(D3)
×3	36(D4)
×4	32(D2)
8.0mm ² ×2	51(D5)
×3	44(D5)
×4	39(D5)
14.0mm ² ×2	71(D1)
×3	62(D2)
×4	55(D1)

電線太さ	心数	電線許容電流(A)
2.0mm ²	2	22
2.0mm ²	3	19
2.0mm ²	4	17
3.5mm ²	2	32
3.5mm ²	3	28
3.5mm ²	4	25
5.5mm ²	2	41
5.5mm ²	3	36
5.5mm ²	4	32
8.0mm ²	2	51
8.0mm ²	3	44
8.0mm ²	4	39
14.0mm ²	2	71
14.0mm ²	3	62
14.0mm ²	4	55

仕様

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	19A 600V (2.0mm ² ×3心)	長さ	10m
公称断面積	2.0mm ²	仕上外径	11.0mm
定格温度	60℃		

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル
3心(白・黒・赤)
可とう性にすぐれています。
PSEマーク取得商品