


品番：**EA940AG-647**

品名：5.5 mm<sup>2</sup>×5m/3芯 ビニルキャブタイヤケーブル

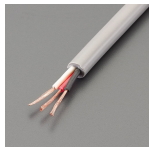

販売価格	<b>6,700円</b> (税抜) / 7,370円(税込)		
カタログ価格	6,700円(税抜) / 7,370円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 3</b> (2026/06/23 03:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電流(A) VCT/VCTD/VCTI
2.0mm <sup>2</sup> ×20	22(28)
×30	19(24)
×40	17(22)
3.0mm <sup>2</sup> ×20	32(41)
×30	28(36)
×40	25(32)
5.5mm <sup>2</sup> ×20	41(53)
×30	36(46)
×40	32(42)
8.0mm <sup>2</sup> ×20	51(65)
×30	44(56)
×40	39(50)
14.0mm <sup>2</sup> ×20	71(91)
×30	62(80)
×40	55(71)

**仕様**

略号	VCT <sup>※4)</sup>	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	36A 600V (5.5mm <sup>2</sup> ×3心)	長さ	5m
公称断面積	5.5mm <sup>2</sup>	仕上外径	15.0mm
定格温度	60℃		

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

3心(白・黒・赤)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.