


品番：**EA940AG-649**

品名：5.5 mm²x15m/3芯 ビニルキャブタイヤケーブル

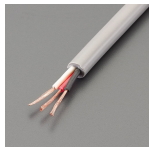

販売価格	13,400円 (税抜) / 14,740円(税込)		
カタログ価格	13,400円(税抜) / 14,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/23 03:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



キャブタイヤケーブルの許容電流	
電線の太さ(心数)	電線許容電流(A) VCT/CTU/PACT1
2.0mm ² ×20	22(28)
× 30	19(24)
× 40	17(22)
3.5mm ² ×20	32(41)
× 30	28(36)
× 40	25(32)
5.5mm ² ×20	41(53)
× 30	36(46)
× 40	32(42)
8.0mm ² ×20	51(65)
× 30	44(56)
× 40	39(50)
14.0mm ² ×20	71(91)
× 30	62(80)
× 40	55(71)

仕様

略号	VCT ^{※4)}	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	36A 600V (5.5mm ² ×3心)	長さ	15m
公称断面積	5.5mm ²	仕上外径	15.0mm
定格温度	60℃		


ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

3心(白・黒・赤)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

代替品

	<p>品番 EA940AG-650</p> <p>コメント 同 20m</p>
--	---

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.