


品番：**EA940AG-654C**

品名：8mm²×50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル

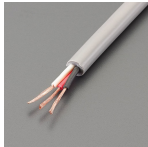

| | | | |
|---------|-------------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 107,500円 (税抜) / 118,250円(税込) | | |
| カタログ価格 | 107,500円(税抜) / 118,250円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/23 06:18現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1137ページ | | |



| 電線の太さ(心数) | 電線許容電流(A) VCT(CT)P(AC/T) |
|-------------------------|-----------------------------|
| 2.0mm ² ×20 | 22(28) |
| × 30 | 19(24) |
| × 40 | 17(22) |
| 3.0mm ² ×20 | 32(41) |
| × 30 | 28(36) |
| × 40 | 25(32) |
| 5.0mm ² ×20 | 41(53) |
| × 30 | 36(46) |
| × 40 | 32(42) |
| 8.0mm ² ×20 | 51(65) |
| × 30 | 44(56) |
| × 40 | 39(50) |
| 14.0mm ² ×20 | 71(91) |
| × 30 | 62(80) |
| × 40 | 55(71) |

| 品名 | 規格 | 長さ |
|------------|------------------------|-----|
| キャブタイヤケーブル | 8.0mm ² ×3心 | 50m |
| キャブタイヤケーブル | 5.0mm ² ×3心 | 50m |
| キャブタイヤケーブル | 3.0mm ² ×3心 | 50m |
| キャブタイヤケーブル | 2.0mm ² ×3心 | 50m |
| キャブタイヤケーブル | 8.0mm ² ×2心 | 50m |
| キャブタイヤケーブル | 5.0mm ² ×2心 | 50m |
| キャブタイヤケーブル | 3.0mm ² ×2心 | 50m |
| キャブタイヤケーブル | 2.0mm ² ×2心 | 50m |
| キャブタイヤケーブル | 8.0mm ² ×1心 | 50m |
| キャブタイヤケーブル | 5.0mm ² ×1心 | 50m |
| キャブタイヤケーブル | 3.0mm ² ×1心 | 50m |
| キャブタイヤケーブル | 2.0mm ² ×1心 | 50m |

仕様

| | | | |
|-------|-----------------------------------|------|-------------------------------------|
| 略号 | VCT ^{8.0} | 用途 | 工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。 |
| 定格容量 | 44A 600V (8.0mm ² ×3心) | 長さ | 50m |
| 公称断面積 | 8.0mm ² | 仕上外径 | 17.5mm |
| 定格温度 | 60℃ | | |

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

3心(白・黒・赤)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.