


品番：**EA940AG-666**

品名：1.25m²x10m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル

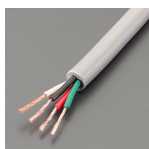

販売価格	4,450円(税抜) / 4,895円(税込)		
カタログ価格	4,450円(税抜) / 4,895円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 04:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



キャブタイヤケーブルの許容電流

電線の太さ(心数)	電線許容電流(A) VCT/2CT/3PHCT
2.0mm ² 20	22(28)
φ ×30	19(24)
φ ×40	17(22)
3.5mm ² 20	32(41)
φ ×30	28(36)
φ ×40	25(32)
5.5mm ² 20	41(53)
φ ×30	36(46)
φ ×40	32(42)
8.0mm ² 20	51(65)
φ ×30	44(56)
φ ×40	39(50)
14.0mm ² 20	71(91)
φ ×30	62(80)
φ ×40	55(71)

電線の太さ(心数)	電線許容電流(A) VCT/2CT/3PHCT
2.0mm ² 20	22(28)
φ ×30	19(24)
φ ×40	17(22)
3.5mm ² 20	32(41)
φ ×30	28(36)
φ ×40	25(32)
5.5mm ² 20	41(53)
φ ×30	36(46)
φ ×40	32(42)
8.0mm ² 20	51(65)
φ ×30	44(56)
φ ×40	39(50)
14.0mm ² 20	71(91)
φ ×30	62(80)
φ ×40	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	13A 600V (1.25m ² ×4心)	長さ	10m
公称断面積	1.25m ²	仕上外径	11.0mm
定格温度	60℃		

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

4心(白・黒・赤・緑)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.