


品番：**EA940AG-676C**

品名：3.5 m²x50m/4芯 ビニルキャブタイヤケーブル

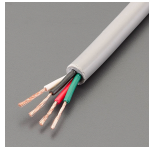

販売価格	45,000円 (税抜) / 49,500円(税込)		
カタログ価格	45,000円(税抜) / 49,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 05:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電圧(AI VCT/2CT/3PHCT)
2.0m ² 2C	22(2B)
φ ×3C	19(2A)
φ ×4C	17(2Z)
3.5m ² 2C	32(4I)
φ ×3C	28(3B)
φ ×4C	25(3Z)
5.5m ² 2C	41(5B)
φ ×3C	36(4B)
φ ×4C	32(4Z)
8.0m ² 2C	51(8B)
φ ×3C	44(5B)
φ ×4C	39(5B)
14.0m ² 2C	71(9I)
φ ×3C	62(8B)
φ ×4C	55(7I)

電線の太さ(心数)	電線許容電圧(AI VCT/2CT/3PHCT)
2.0m ² 2C	22(2B)
φ ×3C	19(2A)
φ ×4C	17(2Z)
3.5m ² 2C	32(4I)
φ ×3C	28(3B)
φ ×4C	25(3Z)
5.5m ² 2C	41(5B)
φ ×3C	36(4B)
φ ×4C	32(4Z)
8.0m ² 2C	51(8B)
φ ×3C	44(5B)
φ ×4C	39(5B)
14.0m ² 2C	71(9I)
φ ×3C	62(8B)
φ ×4C	55(7I)

仕様

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	25A 600V (3.5m ² ×4心)	長さ	50m
公称断面積	3.5m ²	仕上外径	14.0mm
定格温度	60℃		

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

4心(白・黒・赤・緑)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.