


品番：**EA940AG-682**

品名：8mm<sup>2</sup>x10m/4芯 ビニルキャブタイヤケーブル

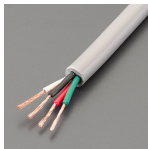

販売価格	<b>25,900円</b> (税抜) / 28,490円(税込)		
カタログ価格	25,900円(税抜) / 28,490円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 1</b> (2026/04/11 05:01現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電流(AI) VCT/VCT2(C/N/C/T)
2.0mm <sup>2</sup> 20	22(28)
φ x30	19(24)
φ x40	17(22)
3.0mm <sup>2</sup> 20	32(41)
φ x30	28(36)
φ x40	25(32)
5.0mm <sup>2</sup> 20	41(53)
φ x30	36(46)
φ x40	32(42)
8.0mm <sup>2</sup> 20	51(65)
φ x30	44(56)
φ x40	39(50)
14.0mm <sup>2</sup> 20	71(91)
φ x30	62(80)
φ x40	55(71)

電線の太さ(心数)	電線許容電流(AI) VCT/VCT2(C/N/C/T)
2.0mm <sup>2</sup> 20	22(28)
φ x30	19(24)
φ x40	17(22)
3.0mm <sup>2</sup> 20	32(41)
φ x30	28(36)
φ x40	25(32)
5.0mm <sup>2</sup> 20	41(53)
φ x30	36(46)
φ x40	32(42)
8.0mm <sup>2</sup> 20	51(65)
φ x30	44(56)
φ x40	39(50)
14.0mm <sup>2</sup> 20	71(91)
φ x30	62(80)
φ x40	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	39A 600V (8.0mm <sup>2</sup> x4心)	長さ	10m
公称断面積	8.0mm <sup>2</sup>	仕上外径	19.5mm
定格温度	60℃		

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

4心(白・黒・赤・緑)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.