


品番 : EA940AH-251

品名 : 300V/ 7A/ 10m ビニルキャブタイヤケーブル(3芯/黒)

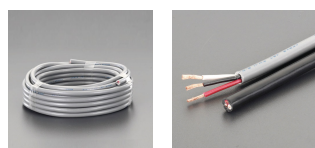


販売価格	3,420円(税抜) / 3,762円(税込)		
カタログ価格	3,420円(税抜) / 3,762円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/06/23 04:50現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1136ページ		



#### 仕様

定格容量	7A 300V (0.75mm <sup>2</sup> ×3心)	絶縁体厚さ	0.6mm
公称断面積	0.75mm <sup>2</sup>	仕上外径	7.0mm
コード長	10m	カラー	ブラック
日本製			
3心(白・黒・赤)			
屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。			
VCTF			

#### 代替品

	品番 EA940AH-201 コメント 灰色
--	---------------------------

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

