


品番 : EA940AL-5BB

品名 : 0.5mm<sup>2</sup>×100m 電子機器用ビニル電線[KV](青)

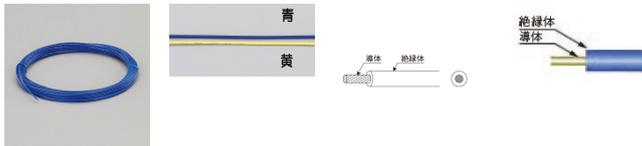

販売価格	6,530円(税抜) / 7,183円(税込)		
カタログ価格	6,530円(税抜) / 7,183円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/24 03:11現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1135ページ		



### 仕様

定格容量	300V (0.5mm <sup>2</sup> ×1心)	絶縁体厚さ	0.5mm
仕上外径	1.8mm	定格温度	60℃
素線数	20本	素線径	0.18mm
長さ	100m	色	青
材質	素線:銅 被覆:ビニール		

### 燃線

耐水、可とう性、加工性、着色性に優れています。

環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。

RoHS対応品

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.