


品番：EA940AN-124A

品名：1.25mm² x 50m ビニール絶縁電線[KIV](黒)

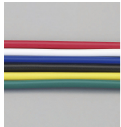

販売価格	10,100円(税抜)／ 11,110円(税込)		
カタログ価格	10,100円(税抜)／11,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/25 02:08現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1135ページ		



赤
白
青
黒
黄
緑

絶縁体
導体



仕様

定格容量	600V (1.25mm ² x 1心)	仕上外径	3.1mm
定格温度	60℃	材質	素線: 銅、 被覆絶縁体: 耐熱性ビニール
色	黒	長さ	50m
KIV電線とは、 600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニル絶縁電線で、耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れており、環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。			
燃線			
電気用品安全法技術基準(PSE)適合			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.