


品番：EA940AN-204A

品名：2.0mm<sup>2</sup> x 50m ビニール絶縁電線[KIV](黒)

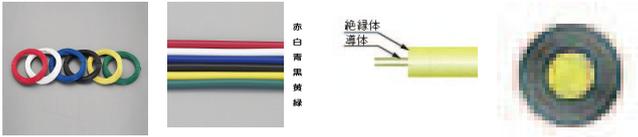

販売価格	14,800円(税抜) / 16,280円(税込)		
カタログ価格	14,800円(税抜) / 16,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/25 02:07現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1135ページ		



#### 仕様

定格容量	600V (2.0mm <sup>2</sup> × 1心)	仕上外径	3.4mm
定格温度	60℃	材質	素線: 銅、 被覆絶縁体: 耐熱性ビニール
色	黒	長さ	50m

KIV電線とは、  
600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニール絶縁電線で、耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性に優れており、環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。

燃線

電気用品安全法技術基準(PSE)適合

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.