


品番：EA940AN-206B

品名：2.0mm²x100m ビニール絶縁電線[KIV](緑)

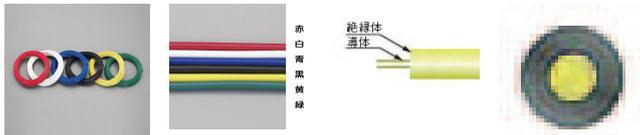

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 26,300円(税抜) / 28,930円(税込) | | |
| カタログ価格 | 26,300円(税抜) / 28,930円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/03/25 02:07現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1135ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|----------------------------------|------|------------------------|
| 定格容量 | 600V (2.0mm ² ×1心) | 仕上外径 | 3.4mm |
| 定格温度 | 60℃ | 材質 | 素線:銅、 被覆絶縁体:耐熱性ビニール |
| 色 | 緑 | 長さ | 100m |

KIV電線とは、
600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニール絶縁電線で、耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れており、環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。

燃線

電気用品安全法技術基準(PSE)適合

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.