


品番：EA940AT-23

品名：1.25mm²x100m IV電線(撚線/黒)

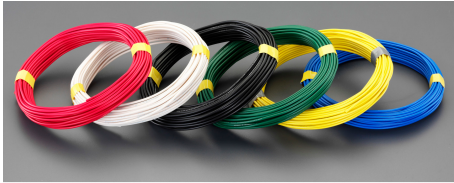

赤-21 緑-24
白-22 黄-25
黒-23 青-26

販売価格	11,300円(税抜)／12,430円(税込)		
カタログ価格	11,300円(税抜)／12,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/21 14:26現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1135ページ		



赤-21 緑-24
白-22 黄-25
黒-23 青-26



仕様	
品名	IV電線
品番	EA940AT-23
規格	JIS S 5005
材質	銅
被覆	ビニール
定格電圧	600V
公称断面積	1.25mm ²
長さ	100m
色	黒
導体径構成	7本/0.45mm
導体径外径	約1.35mm
絶縁体厚さ	0.8mm
仕上外径	約3.0mm
最大導体抵抗(20℃)	16.5Ω/km

仕様

材質	素線:銅、 被覆:ビニール	定格温度	60℃
定格	19A 600V	公称断面積	1.25mm ²
色	黒	長さ	100m
導体径構成	7本/0.45mm	導体径外径	約1.35mm
絶縁体厚さ	0.8mm	仕上外径	約3.0mm
最大導体抵抗(20℃)	16.5Ω/km		
IV電線は600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニル絶縁電線です。			
1心			
撚線			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.